


Sicherheitsmannlochdeckel der Serie 4210A

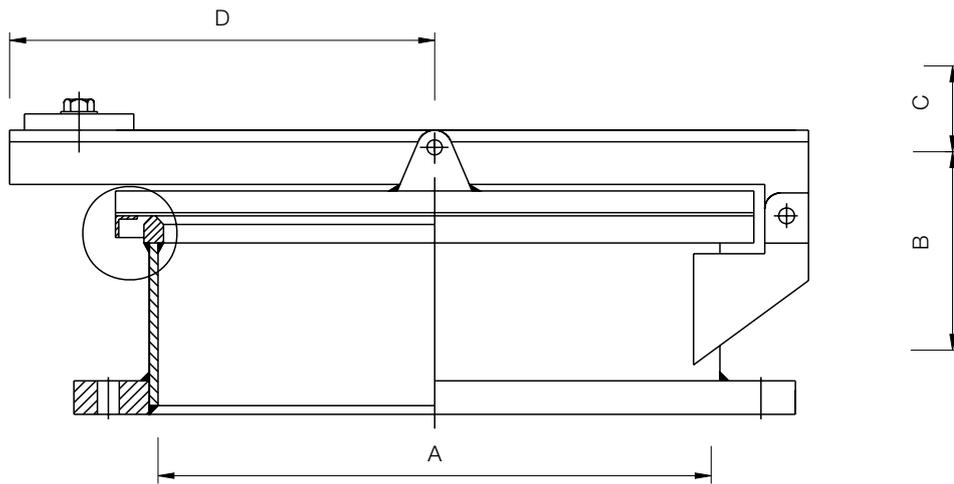

Abmessungen [mm] - 4210A

Nenn- weite	A	B	C	D		
				< 15 bar	15-30 bar	>30 bar
18"	457	166	80	0	325	445
20"	508	166	80	0	331	671
24"	609	166	80	0	368	818

Hinweis: Abmessung D ist einstellbar

Gewichte [kg] - Sicherheitsventil 4210A

	18"	20"	24"
Aluminium	20	25	30
Stahl/Edelstahl	60	130	160

Ansprechdrücke – nur Überdruck

Min. Ansprechüberdruck 3,0 mbar

Max. Ansprechüberdruck 250 mbar

Ansprechdrücke und Unterdruckoptionen

Min. Ansprechüberdruck 3,0 mbar

Max. Ansprechüberdruck 70 mbar

Min. Ansprechunterdruck 4,0 mbar

Max. Ansprechunterdruck 50 mbar

Durchfluss - Überdruckseite

Ansprechdruck mbar	18"			20"			24"		
	Überdruck 20%	Überdruck 35%	Überdruck 50%	Überdruck 20%	Überdruck 35%	Überdruck 50%	Überdruck 20%	Überdruck 35%	Überdruck 50%
5	8310	8814	9291	10260	10882	11471	14774	15670	16518
25	18582	19170	20776	22941	24333	25649	33035	35039	36935
50	26280	27874	29381	32444	34412	36273	46719	49553	52234
75	31094	32981	34765	38388	40717	42919	55279	58632	61804

Durchfluss in m³/h