


Cubierta de boca de inspección y alivio de emergencia

Serie 4210A

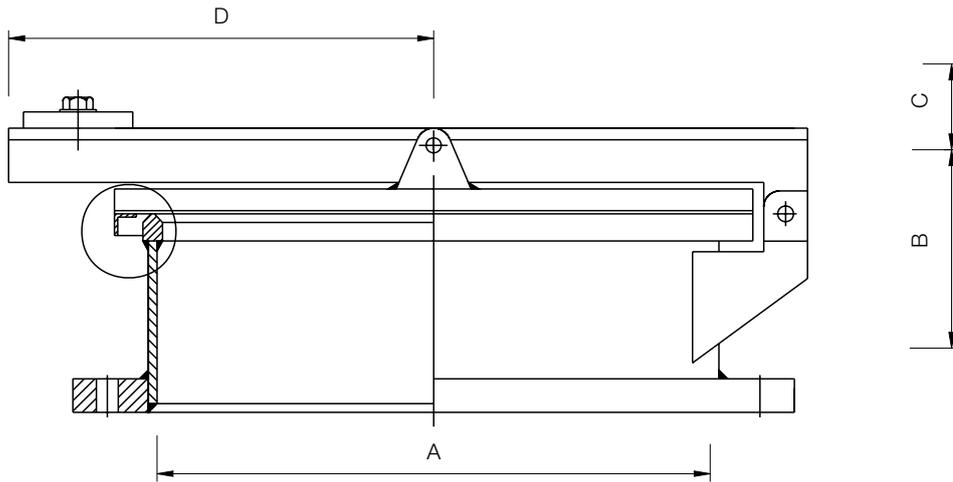

4210A Cotas en mm

Tamaño nominal	A	B	C	D <15bar	D 15-30bar	D >30bar
18"	457	166	80	0	325	445
20"	508	166	80	0	331	671
24"	609	166	80	0	368	818

Nota: la cota D varía dependiendo del ajuste

4210A Pesos del venteo de emergencia - Kg

	18"	20"	24"
Aluminio	20	25	30
Acero / Ac. inox.	60	130	160

Presiones de tara – Opción solo presión

Presión mínima de tara	3.0 mbar
Presión máxima de tara	250 mbar

Opciones de ajustes de presión y vacío

Presión mínima de tara	3.0 mbar
Presión máxima de tara	70 mbar
Ajuste mínimo de vacío	4.0 mbar
Ajuste máximo de vacío	50 mbar

Cifras de caudal de presión lateral

Presión de tara mbar	18"			20"			24"		
	Sobrepresión			Sobrepresión			Sobrepresión		
	20%	35%	50%	20%	35%	50%	20%	35%	50%
5	8310	8814	9291	10260	10882	11471	14774	15670	16518
25	18582	19170	20776	22941	24333	25649	33035	35039	36935
50	26280	27874	29381	32444	34412	36273	46719	49553	52234
75	31094	32981	34765	38388	40717	42919	55279	58632	61804

Caudal en m³/hr