


Initiatoren

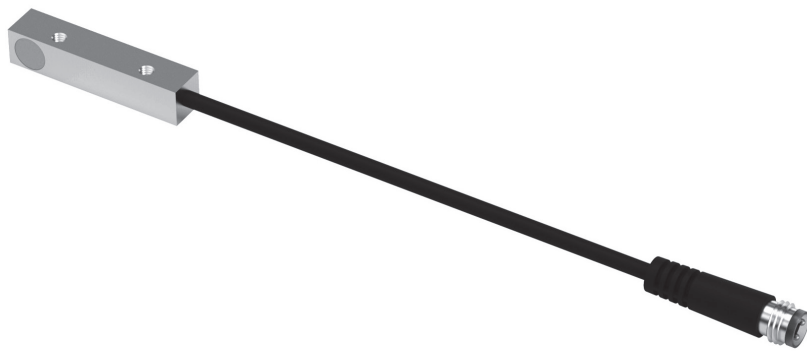

Inhaltsverzeichnis Initiatoren

Initiatoren	Seite
Initiatoren	73
Zubehör Initiatoren	77

	50448226	50001023	50093507	11016714	11010759	50003811	11005439	50230625	50428013	50313987	50536020	50033432	11012933	50562677
CS 6														
CS 8														
CS 12														
CS 16														
ZA-CS 16														
CS 20														
ZA-CS 20														
CS 25														
ZA-CS 25														
LM 12														
LM 16														
LM 20														
LM 25														
ZA 20/25														
LM 32														
ZA 32														
ZA-PS														
HM 10														
HM 16														
HM 25														
PMP														
ZA-PMP														
PMP-c														
PEZ-52														
PEZ-65														
PEZ-80														
PEZ-100														
PDZ-128														
PDZ-160														
PDZ-200														
CR 12														
CR 16														
CR 20														
CR 25														
CR 32														
RM 12														
RMZ 12														
RM 16														
RM 25														
RM 32														
PG 12														
PG 16														
PG 20														
UG 20														
UG 25														
GMQ 12														
GMQ 20														
GMQ 32														
DG 16														
DG 20														

	INI d3x12-Sn0.8-PNP-NO	INI d3x22-Sn0.8-PNP-NO-M8x1	INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1	INI d4x25-Sn1.0-PNP-NO-M8x1	INI 6.3x4.7x26.3-Em-PNP-NO-M8x1	INI d6.5x35-Sn1.5-PNP-NO-M8x1	INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1	INI 8x4.7x16-Sn2.0-PNP-NC-M8x1	INI 8x8x38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1	INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1	INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1 schw.	INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1	INI 10.5x5.8x30-Em-PNP-NO-M8x1	INI c10x20-Em-PNP-NO-M8x1
50448226														
50001023														
50093507														
11016714														
11010759														
50003811														
11005439														
50230625														
50428013														
50313987														
50536020														
50033432														
11012933														
50562677														

	d:	Em:	Sn:	Durchmesser	Elektromagnetisch	Schaltabstand	PNP:	NO:	NC:
Standard									
Alternativ									

	INI:	c:	Initiator	C-Nut
Standard				
Alternativ				


	M8x1:	Anschlussgewinde
Standard		
Alternativ		

Initiatoren

INI d3x12-Sn0.8-PNP-NO

Bestellnummer 50448226

Bruttogewicht 0.01

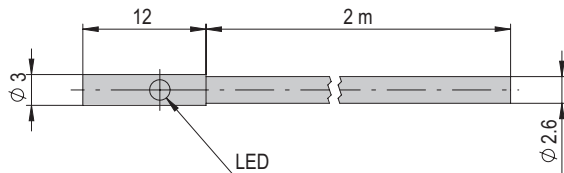


INI d3x22-Sn0.8-PNP-NO-M8x1

Bestellnummer 50001023

Nettogewicht 0.005 kg

Betriebsspannung 10 - 30 VDC

 Schaltabstand 0.8 mm




INI d4/6.5x45-Sn1.0-PNP-NO-M8x1

Bestellnummer 11009034

Nettogewicht 0.008 kg

Betriebsspannung 10 - 30 VDC

Schaltabstand 0.8 mm

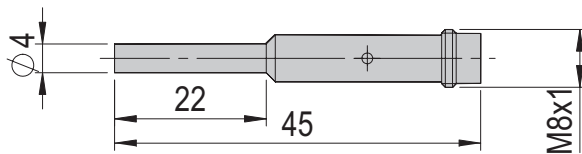


INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1

Bestellnummer 50093507

Nettogewicht 0.004 kg

Betriebsspannung 10 - 30 VDC

Schaltabstand 1.0 mm

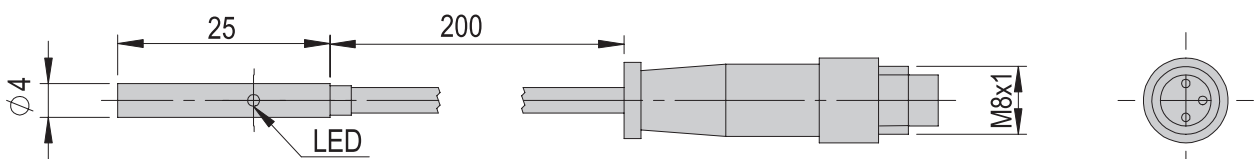


INI d4x25-Sn1.0-PNP-NO-M8x1

Bestellnummer 11016714

Nettogewicht 0.002 kg

Betriebsspannung 10 - 30 VDC


Schaltabstand 1.0 mm

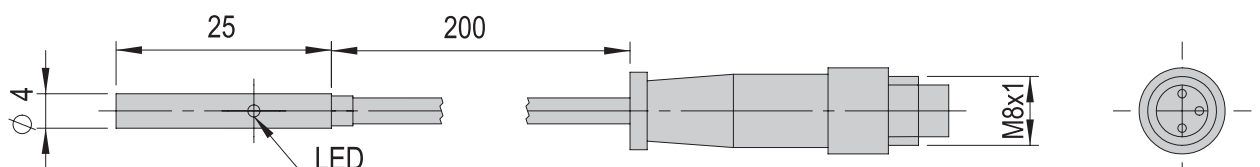

INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO

Bestellnummer 50448225

Bruttogewicht 0.01

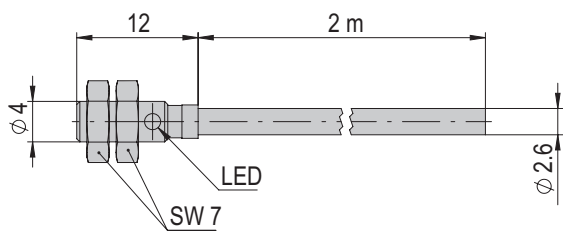


INI d5x36-Sn2.0-PNP-NC-M8x1

Bestellnummer 50285525

Nettogewicht 0.007 kg

Betriebsspannung 10 - 30 VDC

Schaltabstand 1.5 mm

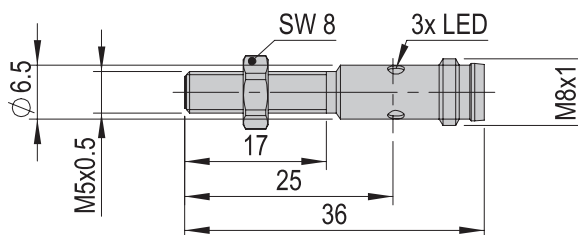


INI 6.3x4.7x26.3-Em-PNP-NO-M8x1

Bestellnummer 11010759

Nettogewicht 0.007 kg

Betriebsspannung 10 - 30 VDC

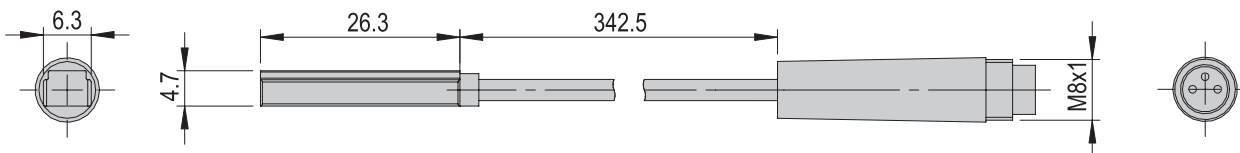


INI d6.5x35-Sn1.5-PNP-NO-M8x1

Bestellnummer 50003811

Nettogewicht 0.009 kg

Betriebsspannung 10 - 30 VDC

Schaltabstand 1.5 mm

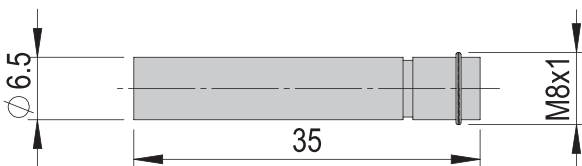


INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1

Bestellnummer 11005439

Nettogewicht 0.005 kg

Betriebsspannung 10 - 30 VDC

Schaltabstand 1.5 mm

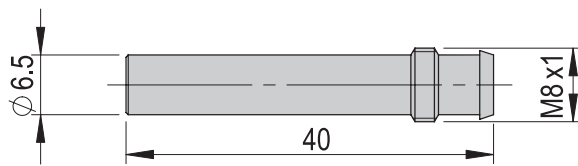


INI 8x4.7x16-Sn2.0-PNP-NC-M8x1

Bestellnummer 50230625

Nettogewicht 0.004 kg


Betriebsspannung 10 - 30 VDC

Schaltabstand 1.5 mm

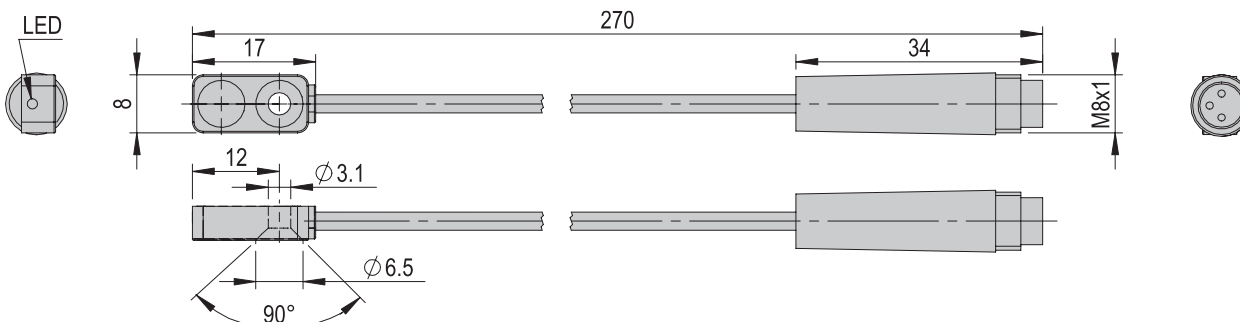

INI 8x8x38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1


Bestellnummer	50428013
Nettogewicht	0.043
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Schaltabstand	1.5 mm

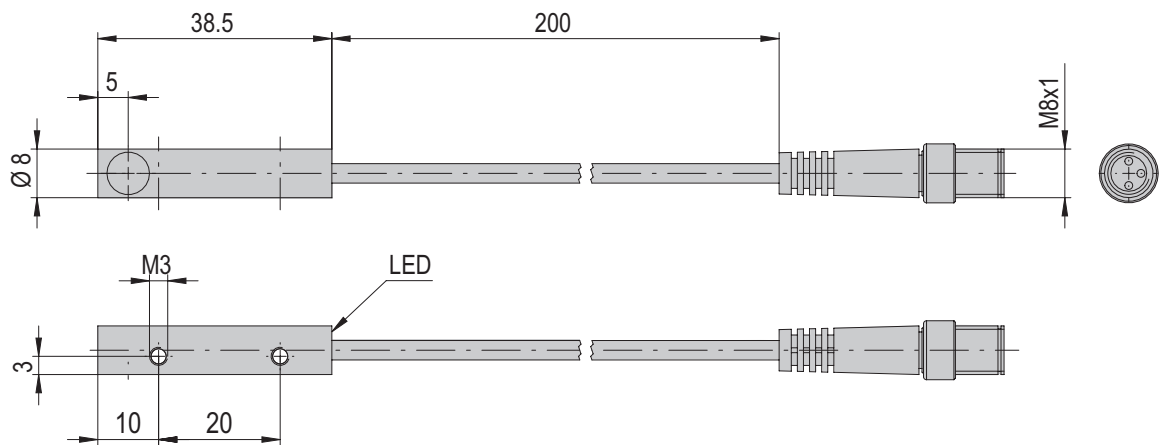

6


INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1

Bestellnummer	50313987
Nettogewicht	0.021 kg
Betriebsspannung	10 - 30 VDC

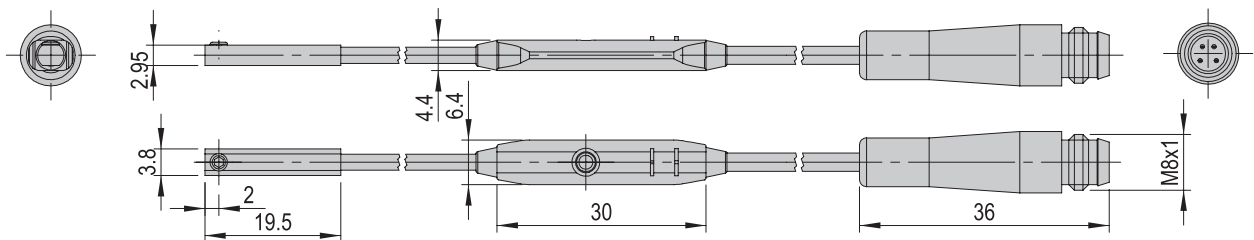


INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1

Bestellnummer	50033432
Nettogewicht	0.02 kg
Betriebsspannung	10 - 30 VDC

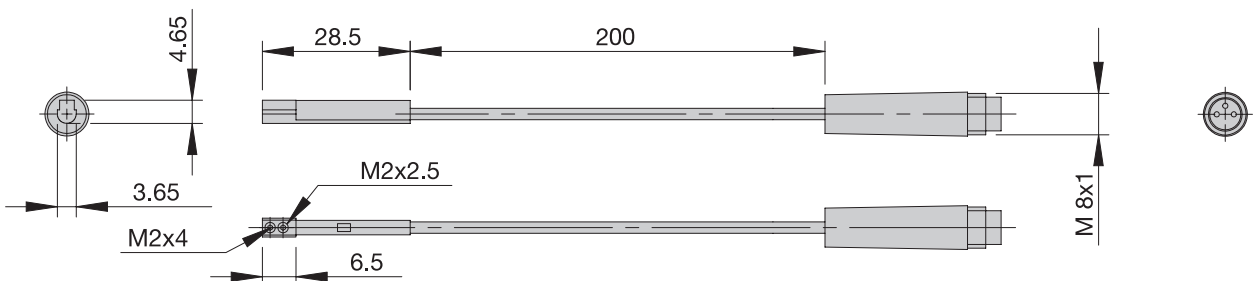


INI 10.5x5.8x30-Em-PNP-NO-M8x1

Bestellnummer	11012933
Nettogewicht	0.013 kg
Betriebsspannung	10 - 30 VDC

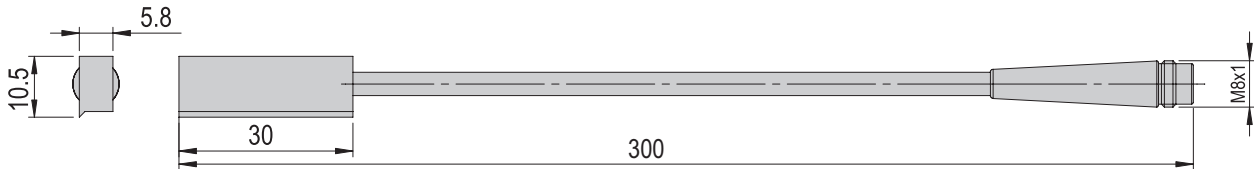


INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1-schwarz

Bestellnummer	50536020
Nettogewicht	0.021 kg
Betriebsspannung	10 - 30 VDC

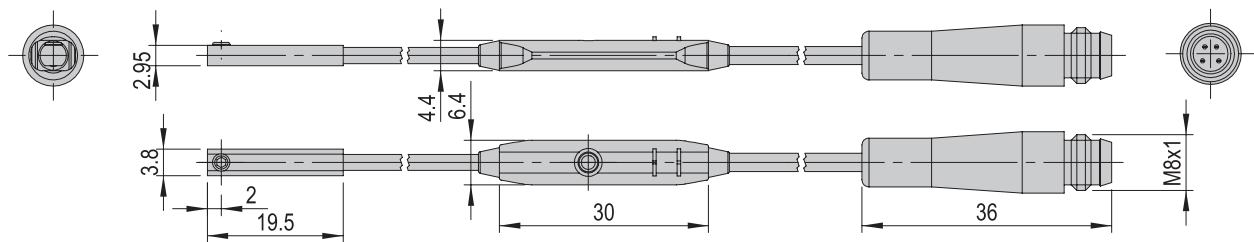

INI c10x20-Em-PNP-NO-M8x1

Bestellnummer	50562677
Nettogewicht	0.021 kg
Betriebsspannung	10 - 30 VDC

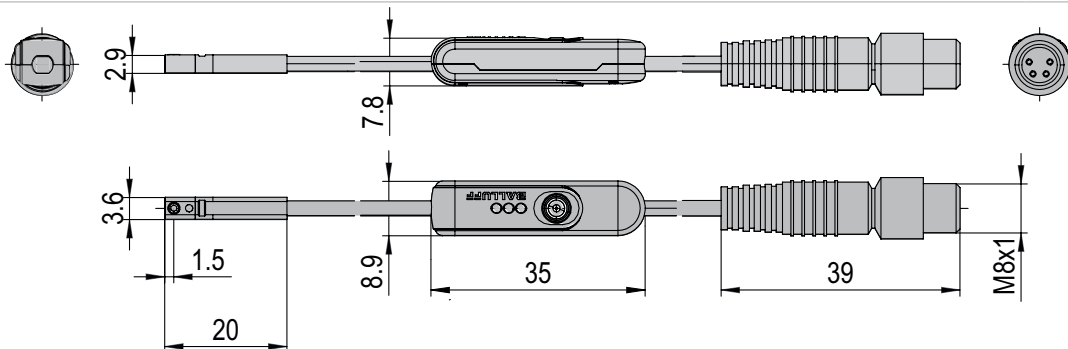

Zubehör Initiatoren


Klemm-Mutter M6x1

Bestellnummer 50042748

Nettogewicht 0.001 kg

Ø 4 mm

Gewinde M6 x 1 mm

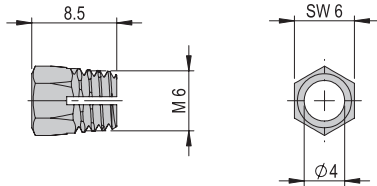


Klemm-Mutter M8x0.75

Bestellnummer 11005436

Nettogewicht 0.001 kg

Ø 6.5 mm

Gewinde M8 x 0.75 mm

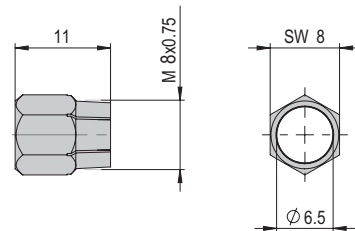


Initiatorhalter IH9.5/8x8

Bestellnummer 11004997

Nettogewicht 0.021 kg

Ø 8x8 mm

Werkstoff Zink-Druckguss

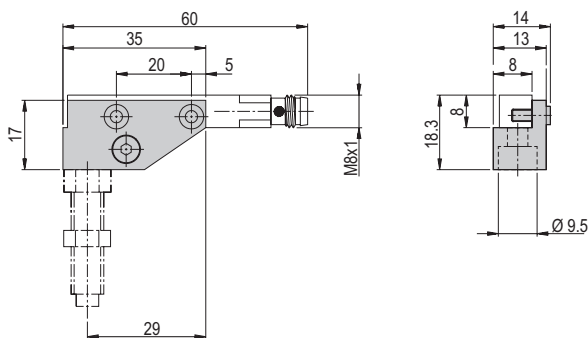

Initiatorhalter IH10/6.5

Bestellnummer 11004995

Nettogewicht 0.015 kg

Ø 6.5 mm

Werkstoff Messing vernickelt

