



Werkzeuge

Labormessgerät QRG-1



- Innovatives Labormessgerät für Afag-Schwingförderer

Typ	QRG-1
A	275 mm
B	133 mm
C	352 mm
D	78.5 mm
E	242 mm
F	43 mm

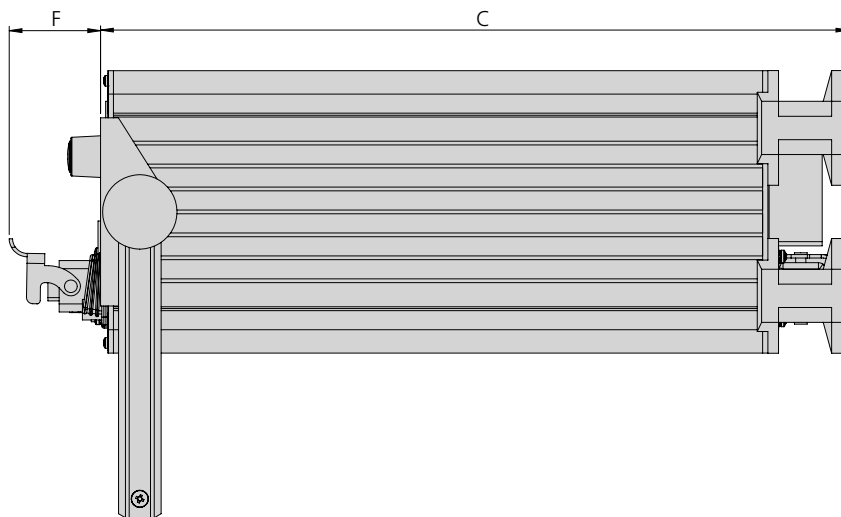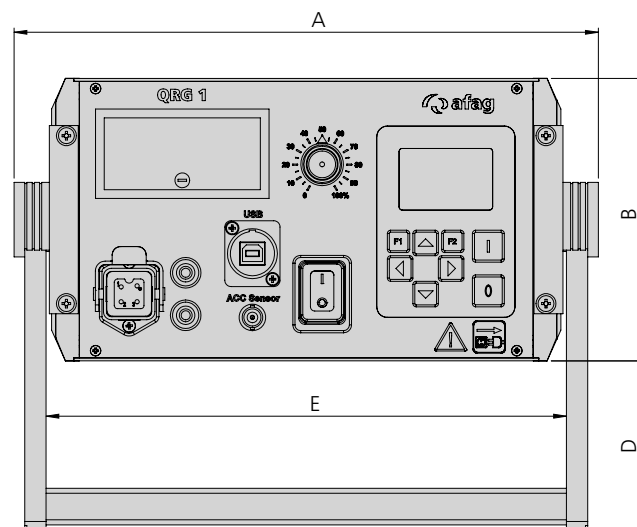



QRG-1

Typ	QRG-1
Bestellnummer	50390535
Sensorversorgung	14 mA
Ausgangsfrequenz	5 - 300 Hz
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	0 - 105/0 - 205 V
Frequenz Leistungsteil	50/60 Hz
Frequenz Messbereich	6 - 600 Hz
Nettogewicht	5.5 kg
Istwerteingang Sensor	10/100/500 mV/g
Schwingweite	0 - 30 mm
Messbereich	0.2 - 150 g
Messfehler	1.5 %
Ausgangsnennstrom	8 A

Beschleunigungssensor QRG-1

Bestellnummer	50399733
Nettogewicht	0.1 kg