



Steuergerät

Smart Box



- Modulares Kombinationskonzept
- Verknüpfung externer Steuergeräte, Sensoren und Ventile zu autarken Funktionseinheiten
- Einfache Bedienung

Typ	Smart Box
A	175 mm
B	80 mm
C	61.5 mm
D	10 mm
E	25 mm

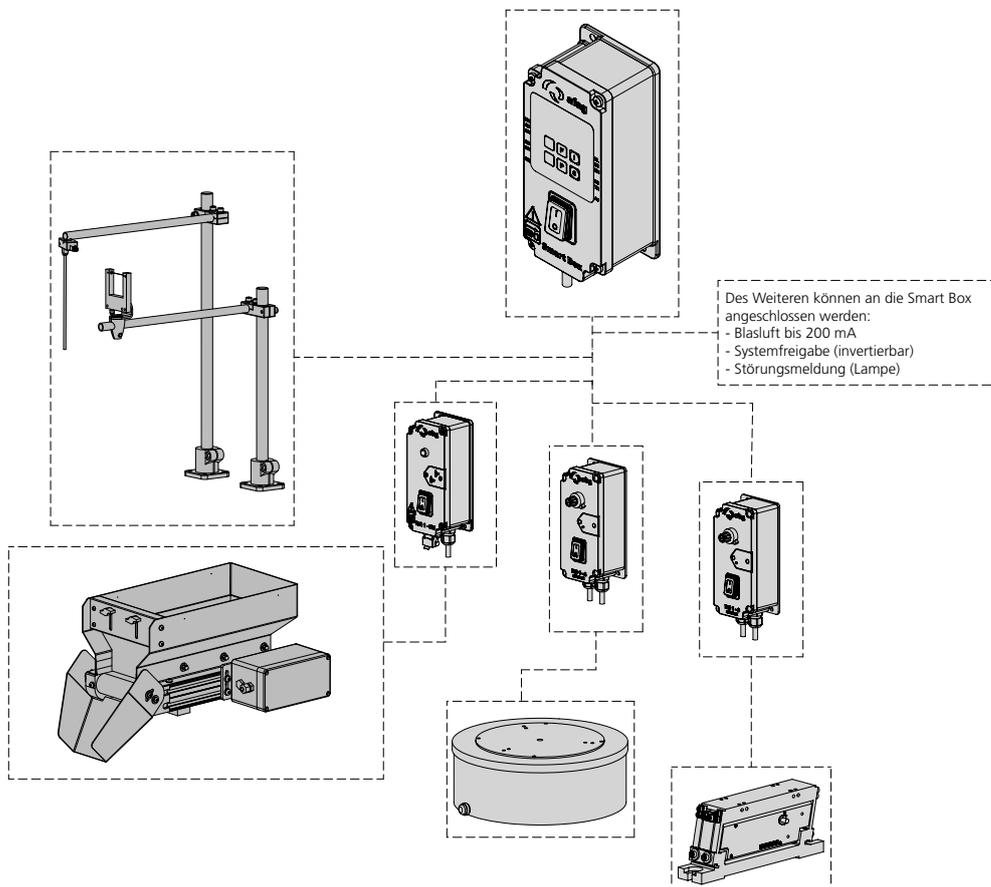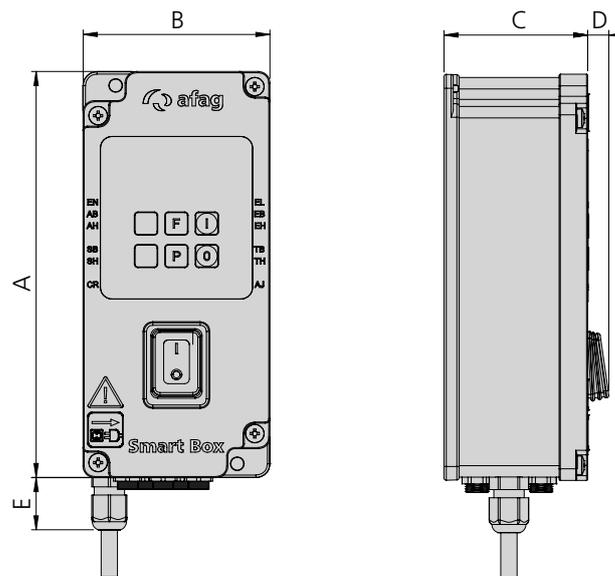



Smart Box	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Typ	Smart Box
Bestellnummer	50371863
Kurzschlussfest	•
Max. Strom Blasluftventil	200 mA
Max. Strom Sensor	1 A
Eingangsspannung	230/115 VAC
Ausgangsspannung	24 V
Freigabeeingang	24 VDC
Nettogewicht	0.8 kg
Blasluftventil	M8/3
Sicherungen	M2A/250 V
Ausgänge Förderer	3 x M8/4-pol.
Betriebsstatusanzeige	LED
Eingänge Sensoren	2 x M8/3-pol.
Multifunktionsausgang	M8/3-pol.
Systemfreigabe	M8/3-pol.
Schutzart	IP54

Hinweis: • = vorhanden